


寸法図(原寸図)

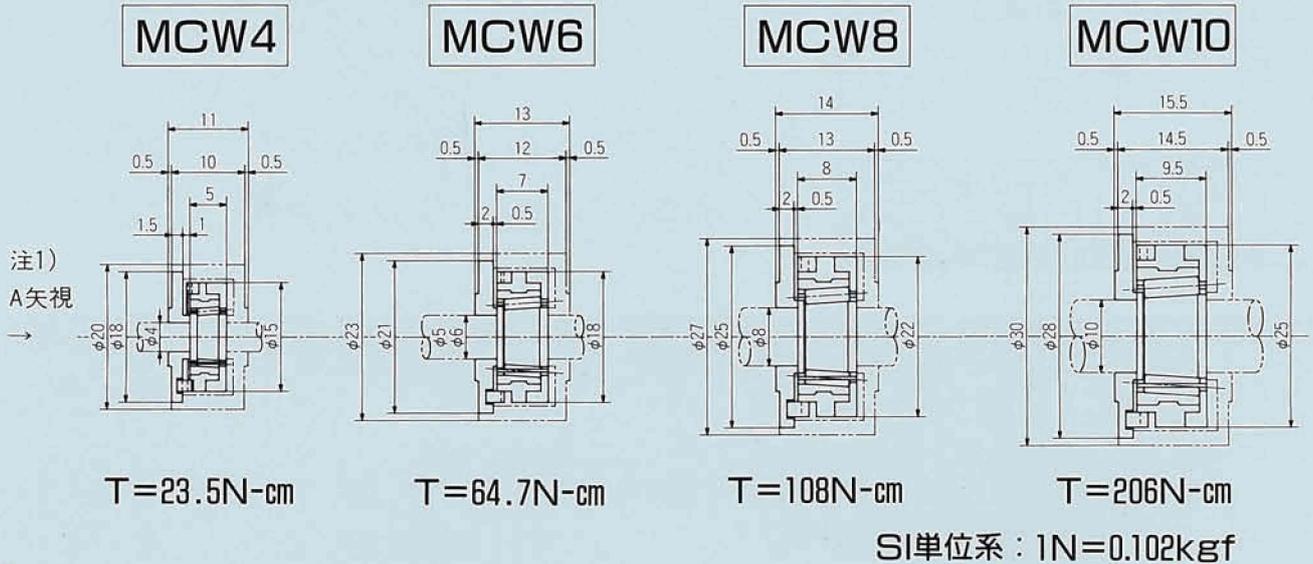

注1) ロック方向について


各タイプ寸法図A矢視にて軸付内輪を固定したとき外輪が
時計回転でロックするもの……Rタイプ
反時計回転でロックするもの……Lタイプ
と呼びます。

●呼び番号表示例: MCW6L

注2) ハウジング及び軸付内輪(図中2点鎖線部分)は受注生産
部品とし、参考寸法を記載しています。ご要望に応じて製作
いたしますので、形状、寸法、材質についてご相談ください。

注3) 寸法図中Tの値は許容最大トルクを表しています。この値を
超えない範囲でご使用ください。

ミニチュア トルクアブソーバ、ON-OFFクラッチの紹介

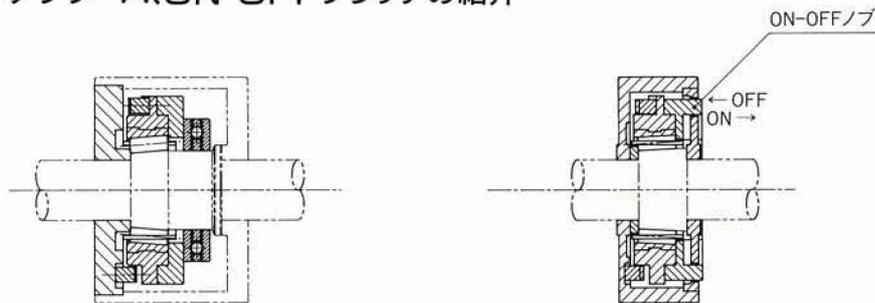

ミニチュア トルクアブソーバ

ミニチュア ON-OFFクラッチ

[ミニチュア ベアクラッチシリーズの主な用途]

- 複写機 ● ファクシミリ ● プリンタ ● 自動券売機 ● 計測記録計 ● アミューズメントマシン ● 各種OA機器や家具の開閉部
- チップマウンタのテープ送り部

● 製品改良の為、仕様等予告なく変更する場合があります。

THK THK株式会社

〒141 東京都品川区西五反田3-11-6 ☎03(5434)0300 FAX03(5434)0305

■全国ネットワーク

海外事業部 ☎03(5434)0351 FAX03(5434)0353	諏訪営業所 ☎0266(53)1144 FAX0266(53)1146	福岡支店 ☎092(474)4471 FAX092(474)5429
東京支店 ☎03(5434)0341 FAX03(5434)0345	上田出張所 ☎0268(23)8506 FAX0268(23)8507	福山営業所 ☎0849(45)5236 FAX0849(45)5176
上野支店 ☎03(3841)6501 FAX03(3844)8613	沼津営業所 ☎0559(24)4001 FAX0559(23)4854	松山営業所 ☎0899(72)7411 FAX0899(72)7511
仙台営業所 ☎022(232)7011 FAX022(299)5735	名古屋支店 ☎052(323)0801 FAX052(323)0808	熊本営業所 ☎096(370)1181 FAX096(370)1182
日立営業所 ☎0294(34)6511 FAX0294(36)1894	豊田支店 ☎0566(82)3007 FAX0566(82)3870	■海外ネットワーク
宇都宮営業所 ☎0286(36)0933 FAX0286(36)1743	小牧支店 ☎0568(72)2031 FAX0568(73)1894	THK AMERICA, INC.
長岡営業所 ☎0258(37)1011 FAX0258(37)3187	金沢支店 ☎0762(38)6158 FAX0762(38)0246	☎708(310)1111 FAX708(310)1182
厚木支店 ☎0462(29)0808 FAX0462(29)0809	三重営業所 ☎0593(79)3401 FAX0593(78)8329	THK Europe G.m.b.H.
川越支店 ☎0492(24)7180 FAX0492(25)3187	大阪支店 ☎06(747)7421 FAX06(744)3497	☎(0211)79603-0 FAX(0211)793188
八王子支店 ☎0426(45)8101 FAX0426(46)0509	大阪西支店 ☎06(567)3211 FAX06(568)5228	CNTIC-THK SERVICE CENTER
静岡支店 ☎054(251)8261 FAX054(251)8265	滋賀営業所 ☎0775(53)2431 FAX0755(53)2421	☎(01)4363978 FAX(01)4362584
浜松支店 ☎053(421)3648 FAX0534(21)0679	明石営業所 ☎078(923)0621 FAX078(923)6067	THK TAIWAN CO., LTD.
甲府営業所 ☎0552(73)6827 FAX0552(73)1159	広島支店 ☎082(286)0789 FAX082(286)0794	☎02(299)7930 FAX02(299)7933
■THK工場 甲府・山口・山形・東京・名古屋・岐阜・三重・大阪		