



FBW2560R 形/FBW3590R 形

FBW2560R

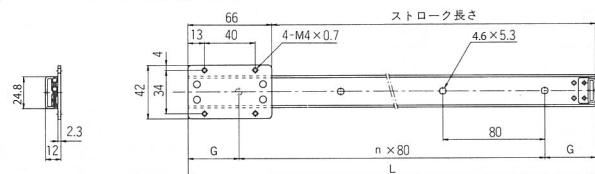

FBW3590R

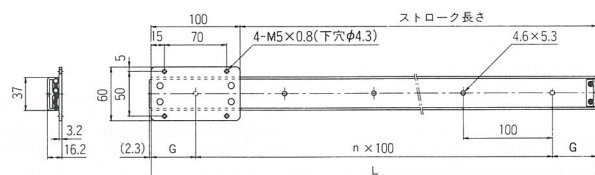

● FBW2560R (ステンレスタイプ)

| レール長さL mm | 主要寸法 mm n | G | ストローク 長さ mm | レール 質量 gr (70) |
|--------------|--------------|----|----------------|----------------------|
| 160 | 1 | 40 | 88 | 70 |
| 240 | 2 | 40 | 168 | 110 |
| 320 | 3 | 40 | 248 | 140 |
| 400 | 4 | 40 | 328 | 180 |
| 480 | 5 | 40 | 408 | 210 |
| 560 | 6 | 40 | 488 | 250 |
| 640 | 7 | 40 | 568 | 290 |
| 720 | 8 | 40 | 648 | 320 |
| 800 | 9 | 40 | 728 | 360 |
| 880 | 10 | 40 | 808 | 390 |
| 960 | 11 | 40 | 888 | 430 |
| 1040 | 12 | 40 | 968 | 460 |
| 1200 | 14 | 40 | 1128 | 540 |

注) ●長尺品が必要な場合はご指定により継ぎで製作します。


- シール付き (UU 形) の場合のストローク長さは 5mm 短くなります。
- () はスライダ質量を示します。
- 呼び番号の構成は P. A-341 を参照ください。

● FBW3590R


| レール長さL mm | 主要寸法 mm n | G | ストローク 長さ mm | レール 質量 gr (250) |
|--------------|--------------|----|----------------|-----------------------|
| 300 | 2 | 50 | 200 | 260 |
| 350 | 3 | 25 | 250 | 300 |
| 400 | 3 | 50 | 300 | 350 |
| 450 | 4 | 25 | 350 | 390 |
| 500 | 4 | 50 | 400 | 430 |
| 550 | 5 | 25 | 450 | 480 |
| 600 | 5 | 50 | 500 | 520 |
| 650 | 6 | 25 | 550 | 560 |
| 700 | 6 | 50 | 600 | 600 |
| 750 | 7 | 25 | 650 | 650 |
| 800 | 7 | 50 | 700 | 690 |
| 900 | 8 | 50 | 800 | 780 |
| 1000 | 9 | 50 | 900 | 860 |
| 1200 | 11 | 50 | 1100 | 1000 |
| 1500 | 14 | 50 | 1400 | 1300 |
| 1800 | 17 | 50 | 1700 | 1600 |

FBW50110R 形/FBW50110H 形

FBW50110R

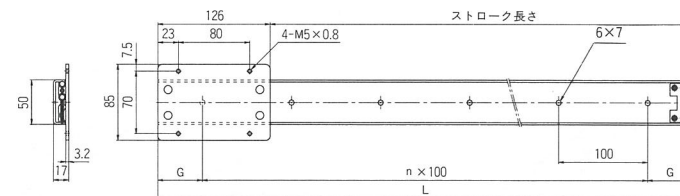

FBW50110H

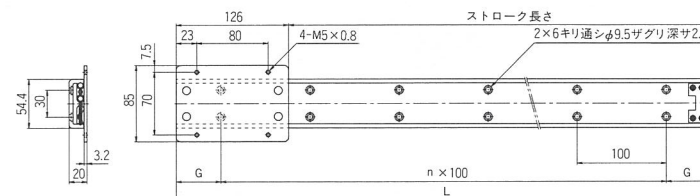

● FBW50110R、FBW50110H

| レール長さ L mm | 主要寸法 mm | | ストローク長さ mm | | レール質量 gr | |
|---------------|---------|----|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | n | G | FBW50110R | FBW50110H | FBW50110R (420) | FBW50110H (420) |
| 300 | 2 | 50 | 170 | 170 | 360 | 740 |
| 350 | 3 | 25 | 220 | 220 | 420 | 870 |
| 400 | 3 | 50 | 270 | 270 | 480 | 990 |
| 450 | 4 | 25 | 320 | 320 | 540 | 1100 |
| 500 | 4 | 50 | 370 | 370 | 600 | 1200 |
| 600 | 5 | 50 | 470 | 470 | 720 | 1400 |
| 700 | 6 | 50 | 570 | 570 | 840 | 1700 |
| 800 | 7 | 50 | 670 | 670 | 960 | 2000 |
| 900 | 8 | 50 | 770 | 770 | 1100 | 2200 |
| 1000 | 9 | 50 | 870 | 870 | 1200 | 2500 |
| 1200 | 11 | 50 | 1070 | 1070 | 1400 | 3000 |
| 1500 | 14 | 50 | 1370 | 1370 | 1800 | 3700 |
| 1800 | 17 | 50 | 1670 | 1670 | 2200 | 4400 |

注) ●長尺品が必要な場合はご指定により継ぎで製作します。

- シール付き (UU 形) の場合のストローク長さは 6mm 短くなります。
- () はスライダ質量を示します。
- 呼び番号の構成は P. A-341 を参照ください。

A